

SK TIE4-RS232-USB

Materialnummer: 275 274 604

Anschlussenerweiterung Schnittstellenumssetzer

Lieferumfang

1 x	Umsetzer mit Kabel	SK TIE4-RS232-USB
1 x	Adapterkabel	SUB-D9 → RJ12



Einsatzbereich

Potentialgetrennter Umsetzer für den PC-seitigen Anschluss (über eine USB – PC Schnittstelle und einem Geräteanschluss über RJ12) an die Antriebselektronik von NORD. Der Umsetzer ist mit einer Potentialtrennung ausgeführt, um etwaige Schäden am PC zu vermeiden.

Verwendung

Der USB Anschluss erfolgt direkt am PC / Laptop. Der RJ12 Stecker wird an die Antriebselektronik angeschlossen. Der Steckerausgang des Umsetzers wird mit der Buchse des Adapters (beides SUB-D9) verbunden.

Diese Anschlussenerweiterung ist für die gesamte NORD Antriebselektronik nutzbar.

Technische Daten


Temperaturbereich	0 ... 40°C
Schutzart	IP20
Gewicht	100 g
Umsetzer	Potentialgetrennt

PC Anschluss	1x USB A
Geräteanschluss	1x RJ12 Steckbuchse
Kabellänge USB	ca. 0,5 m
Kabellänge Adapter	ca. 3 m

Anschlüsse

(1) Detail RJ12 – RS232

RJ12 Pin	Signal	Beschreibung
1	n.c.	
2	n.c.	
3	GND	Ground
4	TXD	Transmission Data
5	RXD	Receive Data
6	+24V-	24 V ± 20 %

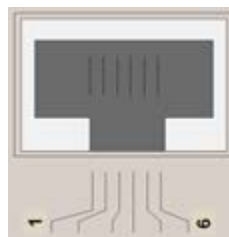

Die Belastung darf 500 mA nicht überschreiten!

Technische Information / Datenblatt		SK TIE4-RS232-USB			
Anschlussenerweiterung		TI 275274604	V 1.0	2516	DE