



Technische Information

Artikelbezeichnung:

ADAPTERKABEL SK-TIE4-M12-RJ12

Part-No: 275274600

Beschreibung:

Anschlussleitung mit geradem M12-Stecker und RJ12-Modularstecker

Anwendung:


Adapter zwischen Steuer- und Parameterbox SK PAR-3H und Frequenzumrichtern mit RS 485 Schnittstelle auf M12 Buchse



Technische Daten:

Farbe des Kunststoffkörpers:		Blau
Farbe des Kontakteinsatzes:		Schwarz
Codierung des Kontakteinsatzes:		A-Codiert
Polzahl des Steckers:		4
Schutzart:		IP 20
Farbe des Kabelmantels:		Schwarz
Material Außenmantel		Polyvinylchlorid (PVC)
Länge des Kabels:	[mm]	2000
Bemessungsstrom (40° C):	[A]	4
Umgebungstemperatur:	[°C]	-5 ... +70
Anzugsdrehmoment am Schraubanschluss, M12x1:	[Nm]	0,6 → passender Montageschlüssel im freien Handel erhältlich

Skizze:

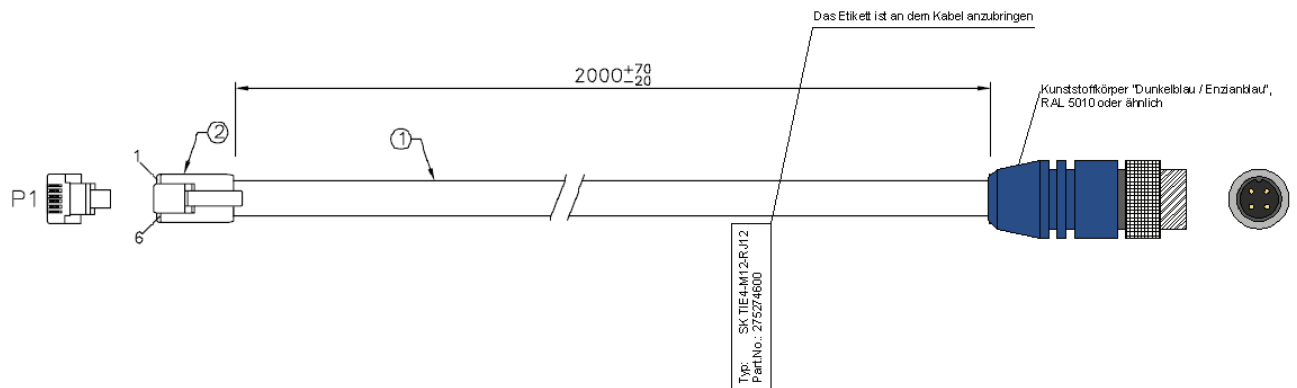

Elektrischer Anschluss:

	Farbcodierung		Belegung RJ12-Stecker	Belegung M12-Stecker
1	Blau		A_485	4
2	Gelb		B_485	3
3	Grün		GND_EX	1
4	Rot		-	-
5	Schwarz		-	-
6	Weiß		+ 5V_EX	2

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 1 · D-22941 Bargteheide
 Telefon: +49 45 32 - 40 10 · Telefax: +49 45 32 - 40 12 53 · www.nord.com



Adapterkabel SK-TIE4-M12-RJ12

TI 051 275274600 2/2

1.0

Erstausgabe

05.08.11

Rnk

Version

Änderung

Datum

Name

Dokument

Seite