



Technische Information

Artikelbezeichnung:

ADAPTERKABEL M12 SO / D-SUB SO

Part-No: 278910210

Beschreibung:

Anschlussleitung mit gerader M12-Buchse und D-SUB Buchse



Anwendung:


Adapter zwischen Steuer- und Parameterbox SK PAR-2H und SK IC1 RS 232/485 Schnittstellenumsetzer

Technische Daten:


Farbe des M12-Buchsen Kunststoffkörpers:		Grün
Farbe des M12-Buchsen Kontakteinsatzes:		Schwarz
Codierung des M12 Kontakteinsatzes:		A-Codiert
Polzahl der M12-Buchse		4
Polzahl der D-SUB Buchse		9
Durchmesser Kabel:	[mm]	5,9
Länge des Kabels:	[mm]	220
Material Außenmantel		PUR
Aderquerschnitt:	[mm ²]	0,75
Bemessungsspannung:	[V]	250
Bemessungsstromstärke:	[A]	4
Anzugsdrehmoment am Flanschstecker, M12x1:	[Nm]	06 → passender Montageschlüssel im freien Handel erhältlich
Umgebungstemp. Steckverb.:	[°C]	-25 ... +90

Skizzen & Anschlüsse:


Polbild Buchse 12

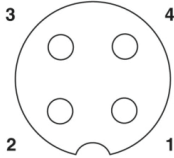


Polbild Buchse D SUB 9

 


Kontaktbelegung der M12-Buchse

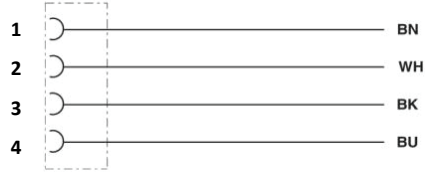


Kontaktbelegung der D-SUB-Buchse

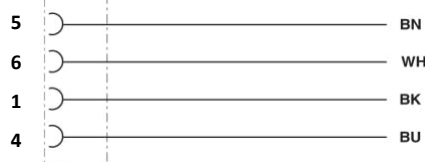

Buchse M12x1, gerade

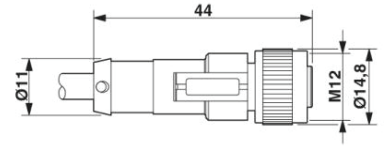

Buchse D SUB 9-Polig

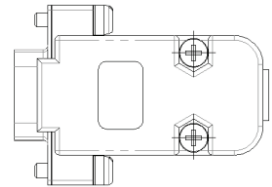

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 1 · D-22941 Bargteheide
Telefon: +49 45 32 - 40 10 · Telefax: +49 45 32 - 40 12 53 · www.nord.com



Adapterkabel M12 So / D-Sub So

TI 051 278910210 2/2

1.0	Erstausgabe	04.08.11	Rnk
Version	Änderung	Datum	Name

Dokument Seite