



# Általános ajánlatkérő űrlap

Vállalat

Utca

Helység  Irányítószám

Kapcsolattartó személy

Telefon:

Fax

E-mail



## NORD DRIVESYSTEMS

Rudolf-Diesel-Straße 1  
D-22941 Bargteheide  
Telefon +49(0) 4532/401-0  
Telefax +49(0)4532/401-254  
E-Mail info@nord.com  
www.nord.com

Ügyfélszám


Alkalmazási terület

Projekt

Igényelt komponensek

Hajtóműves motor     IEC hajtóműves motor     Szabadon forgó tengelyvégű hajtómű     Önálló motor

Mennyiség  Típus

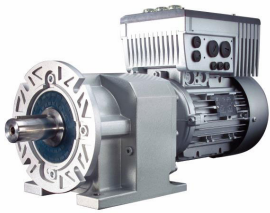

**Hajtómű-specifikus paraméterek**

Építési forma  Áttétel i

Perem  B14  B5  $\varnothing$   [mm]

Csőtengely  Tömör tengely  $\varnothing$   x  [mm]

Kihajtási fordulatszám  $n_2$  hálózati frekvencián  [min<sup>-1</sup>]

Kihajtónyomaték  $M_2$   [Nm]

Minimális üzemi tényező  $f_b$

Csapágy minimális élettartama  $L_h$   [h]

Hajtótengelyen ható oldalirányú erők  $F_{R2}$   [N]

Hajtótengelyen ható axiális erők  $F_{R2}$   [N]

Tengelyváll és támadáspont közötti távolság  [mm]

**Hajtómű-specifikus paraméterek**

Csapágyazás  normál  VL  VL2  VL3  AL

Kúpkeres vagy csigakeres hajtóművek esetében Tengely  A-nál  B-nél

Olajfajta  Ásványi  szint.  Élelmiszeripari szabványoknak megfelelő olaj

Speciális olajfajta

**Motorspecifikus paraméterek**

Effektív motorteljesítmény  [kW]

Motorfordulatszám  $n_1$   [min<sup>-1</sup>]

Hőmérséklet-érzékelő (termisztor)  Bimetál hőmérséklet-érzékelő

Hálózati feszültség  [V] +/-  [%]

Hálózati frekvencia  [Hz]



# Általános ajánlatkérő űrlap

Motorspecifikus paraméterek	
Szigetelési osztály	F <input type="checkbox"/>
Védettség	<input type="radio"/> IP55 (normál) <input type="radio"/> IP <input type="text"/>
Üzem mód	<input type="radio"/> S1 (normál) <input type="radio"/> S <input type="text"/> <input type="text"/> [%]
Kapcsolási gyakoriság	<input type="text"/> [c/h]
Relatív bekapcsolási idő	<input type="text"/> [%]
Kapocsszekrény helye	<input type="text"/> Kábelbevezetés helye <input type="text"/>
Fékspecifikus paraméterek	
Névleges féknyomaték	<input type="text"/> [Nm]
Névleges fékfeszültség	<input type="text"/> [V]
<input type="radio"/> Rögzítőfék/vészfék	<input type="radio"/> Üzemi fék
Frekvenciaváltós üzem	
<input type="radio"/> Kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltó	<input type="radio"/> Motorra szerelhető frekvenciaváltó
Beállítási tartomány	<input type="text"/> -tól/-től [Hz] <input type="text"/> -ig [Hz]
<input type="checkbox"/> Állandó nyomaték a beállítási tartományban	<input type="text"/> [Nm]
<input type="checkbox"/> Kényszerhűtés	
<input type="checkbox"/> Motorbővítés (állandó nyomatéknál)	
<input type="checkbox"/> Pozicionálás	<input type="radio"/> Inkrementális <input type="radio"/> Abszolút
<input type="checkbox"/> Fordulatszám-visszavezetés	
<input type="checkbox"/> Generátorüzem, visszatápl. Teljesítmény	<input type="text"/> [kW]
<input type="checkbox"/> Buszrendszer - milyen buszrendszerrel van szó	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kezelés	<input type="radio"/> PC <input type="radio"/> Kezelődoboz
Keretfeltételek	
Környezeti hőmérséklet	<input type="text"/> -tól/-től <input type="text"/> -ig [°C]
<input type="checkbox"/> Pufferszerelés menethajtások esetében	<input type="text"/> [Nm]
<input type="checkbox"/> Relatív páratartalom	<input type="text"/> [%]
<input type="checkbox"/> Közvetlen napfény	
<input type="checkbox"/> Agresszív közegek (pl. sós levegő)	
<input type="checkbox"/> Nagyobb szerelési magasság	<input type="text"/> [m]
<input type="checkbox"/> Csapadék	
<input type="checkbox"/> ATEX (robbanásveszélyes elegyek a környezetben)	Zóna <input type="text"/>
Fényezés	
<input type="radio"/> Nincs	
<input type="radio"/> Szín 1.0 - alapozás	
<input type="radio"/> Szín 2.0 - normál	
<input type="radio"/> Szín 3.0 - normál környezeti terhelés	
<input type="radio"/> Szín 3.1 - közepes környezeti terhelés	
<input type="radio"/> Szín 3.2 - erős környezeti terhelés	
<input type="radio"/> Egyéb fényezés (pl.: Z, 3.4 vagy 3.5)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Speciális színárnyalat (RAL7031 szabvány)	RAL <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Előírások (DIN EN stb.), kérjük, adja meg	<input type="text"/>
Általános feltételek	
Ajánlat érvényessége	<input type="text"/>
Beszerezési feltételek ismertek	<input type="radio"/> nem ismertek <input type="radio"/>
Vásárlási feltételek mellékelve	<input type="checkbox"/>
Szállítási határidő a megrendelés beérkezésétől számítva	<input type="text"/>
Költségmentes szállítás	<input type="checkbox"/>

Megjegyzések